



Dimensions – Double acting, non-rotating, Ø 25 mm Series RDV5...
Abmessungen – doppelwirkend, verdrehgesichert, Ø 25 mm Baureihe RDV5...

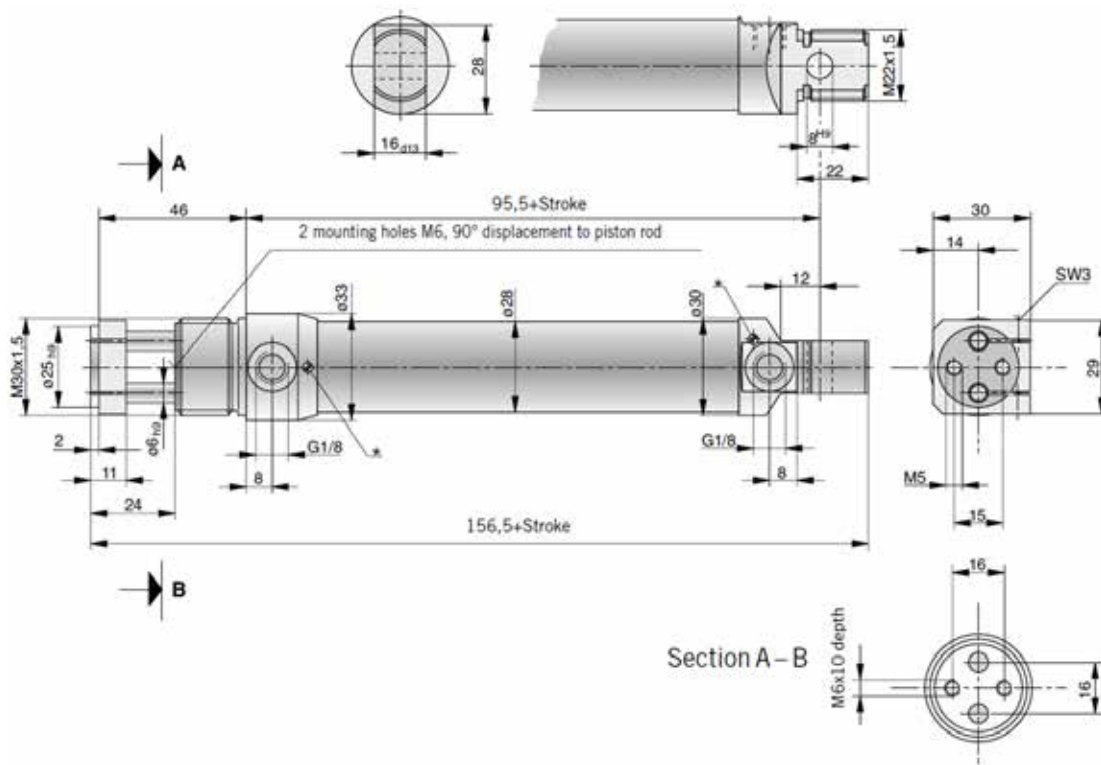

* adjustable end cushioning
 * einstellbare Endlagendämpfung

**Seal kit:
 Dichtsatz:**

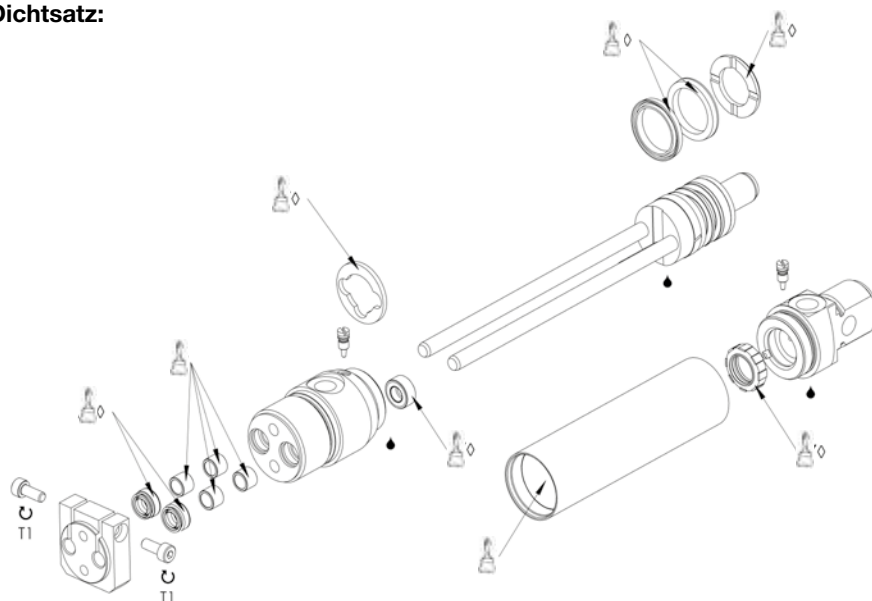

🔧 = Grease : Standard 4 gr. KL8220 / Fett Standard 4 gr. KL8220
 ⬇ = Locking fluid: Loctite 638 / Klebstoff: Loctite 638
 ⬠ = Included in seal kit / Dichtsatz enthalten

Seal kit Order Code
 Bestellnummer Dichtsatz: PD29168

T1	⊕
3 - 4 Nm	3

Order Instructions – Basic Cylinder, Series RDV...
Bestellangaben – Grundzylinder, Baureihe RDV...

System / Baureihe	Symbol / Symbol	PistonØ / KolbenØ	Stroke Length / Hublänge	Order instructions Type / Bestellangabe Typ	Order-No. / Bestellnr.
"Non-rotating Double acting with cushioning For contactless position sensing / verdrehgesichert doppelwirkend mit Dämpfung für berührungslose Positionserfassung"		25	max. 500	RDV5025/...	PA50470-....

Complete type designation and order no. with stroke length in mm
 Typenbezeichnung und Bestell-Nr. mit Hublänge ergänzen (in mm)

↑ (4-digits) ↑
 (in mm 4-stellig)